

Schauglas Typ 28


Inspection glass type 28

Rohr-Schaugläser aus PVC, PP und PVDF werden zur Sichtkontrolle von Füllungen und Strömungen in Rohrleitungen eingesetzt. Die Schaugläser ermöglichen eine zuverlässige Überwachung der Funktion und Leistung von einzelnen Apparaten sowie von ganzen Anlagen. **Sie haben einen barrierefreien Durchgang**

Inspection glasses made of PVC, PP and PVDF are put into pipes to the visual check of fillings and flows. The inspection glasses make a reliable supervision of the function and performance possible of single apparatus as well as of whole plants. **The passage is barrier-free**

Flansch nach/ Flange acc.
DIN 2501/PN 10

Einbaulängen gem. ISO
Installation length acc. ISO

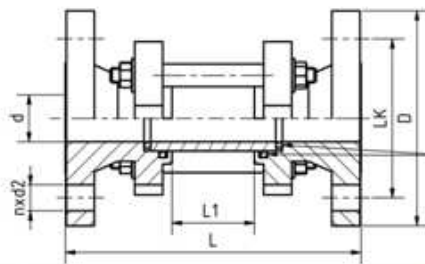

Doppelte Prozesssicherheit durch 2 O-Ringe
Double process safety through 2 seals


Nennweite nominal diameter			Maße Dimensions				
d mm	DN mm	Zoll mm	L mm	L1 mm	LK mm	D mm	n x d2 mm
32	25	1"	160	46	85	115	4 x ø14
40	32	1 1/4"	180	58	100	140	4 x ø18
50	40	1 1/2"	200	70	110	150	4 x ø18
63	50	2"	230	92	125	165	4 x ø18
75	65	2 1/2"	290	116	145	185	4 x ø18
90	80	3"	310	126	160	200	8 x ø18
110	100	4"	350	160	180	220	8 x ø18
160	150	6"	480	190	240	285	8 x ø22

No.	Bezeichnung description	Werkstoff material	No.	Bezeichnung description	Werkstoff material
1	Flansch flange	PVC, PP, PVDF	5	Mutter nut	A4
2	Rohr pipe	Borosilikat	6	O-Ring Seal	EPDM, FPM
3	Gewindestange screw	A2			
4	Scheibe washer	A4			

Ersatzteile / Spare parts

Eine Vielzahl an Verschleißteilen können Sie direkt bei uns nachbestellen.

You can order many of wearing parts directly by us.

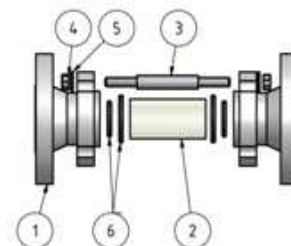

Technische Änderungen vorbehalten. • Construction data remain subject to change.
Alle Angaben ohne Gewähr. • No liability is accepted for printing errors and amendments.